


真空パッド
OGVM-30X65-AV-N-G38F
製品番号: 8210277

FESTO

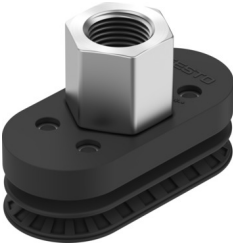

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシヨンカップ	7 mm
最小ワーク半径	15 mm
呼び径	6 mm
サクシヨンカップサイズ	30x65mm
サクシヨンカップ容量	11.5 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	楕円形 ジャバラ1.5段
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1/A2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
公称使用圧力における保持力	66 N
定格作動圧力における垂直せん断力	104 N
製品質量	51 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	雌ねじ G3/8
色	黒
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	NBR