


真空パッド  
OGVM-80-S-N-RA  
製品番号: 8213221

FESTO

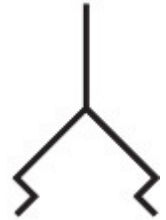

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシオンカップ	7.6 mm
最小ワーク半径	70 mm
呼び径	8 mm
サクシオンカップ径	80 mm
サクシオンカップ容量	35 cm <sup>3</sup>
接続位置	上
取付位置	任意
サクシオンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1/A2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
公称使用圧力における保持力	225 N
定格作動圧力における横荷重	113 N
製品質量	73 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	長方形アダプタ RA
色	黒
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシオンカップ材質	NBR