


# 分配ブロック FR-12-PK-3-B

製品番号: 8761

FESTO

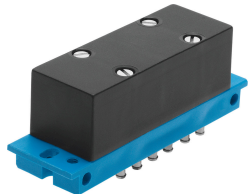

## データシート

特徴	値
呼び径	2.5 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
出力ポート数	12
管の数	1
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/4
空気圧接続 2	チューブ 外径4mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	アルミダイキャスト