


ハンドレバーバルブ H-3-1/4-B

製品番号: 8987

FESTO

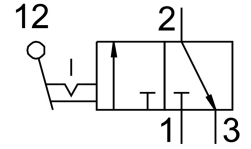

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 双安定
標準公称流量	600 l/min
空気圧作動ポート	G1/4
作動電圧	-0.95 bar...10 bar
構造	プレートシート
呼び径	7 mm
制御方法	ダイレクト
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
操作トルク	0.5 Nm
製品質量	320 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト