 



ローレバーバルブ RO-3-1/4-B

部品番号: 8991

FESTO

ノーマルクローズ
負圧での使用可

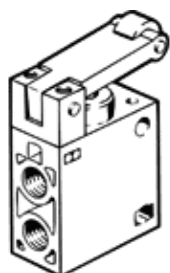

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルオープン
操作方法	メカ機構
標準流量	600 l/min
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
構造	ポペット弁
オリフィス径	7 mm
制御方法	直動
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	48 N
質量	230 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト