

Toggle lever valve

 

L-5-1/4-B

部品番号: 8993

FESTO

アイドルリターン及び内径3mmバブ形ニップル付、配管の方法により、ノーマルオープンとしてもノーマルクローズとしても使用可

負圧での使用可

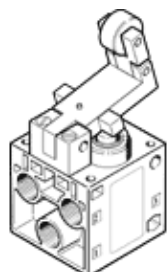

データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	メカ機構
標準流量	550 l/min
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
構造	ポペット弁
オリフィス径	7 mm
制御方法	直動
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	71.5 N
質量	360 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト