 



# フートバルブ FP-5-1/4-B

部品番号: 8997

FESTO

自己保持  
負圧での使用可

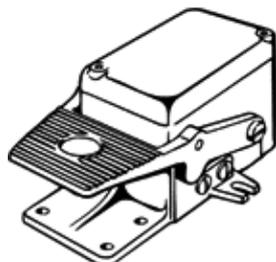

## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
操作方法	手動操作
標準流量	550 l/min
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	7 mm
取付方向	任意
制御方法	直動
流れ方向	逆流不可
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	82 N
質量	1,845 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト