


隔壁貫通クイックコネクタ

SCK-PK-4-KU

部品番号: 9388

FESTO

ポリマー製

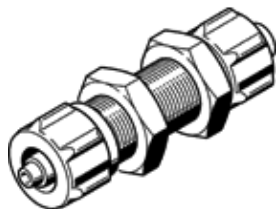

データシート

特長	値
オリフィス径	3.4 mm
取付方向	任意
デザイン	Bulkhead
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 1	外径6mmのチューブ用 内径4mm/バーブニップル用 (ナット付)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用 内径4mm/バーブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	POM
材質	RoHS対応
Material nut	POM
Material – connector	POM