


# アダプタ

## AD-G1/2-1/2NPT-I

部品番号: 9398

FESTO

片側雌ネジ、反対側雄ネジ

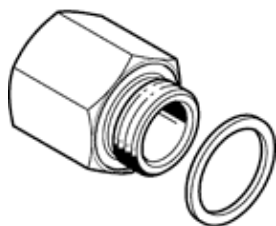

## データシート

特長	値
オリフィス径	14.3 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	40 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	28 Nm
締め付けトルク	47.9 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	51.89 g
エア接続ポート 1	G1/2 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	NPT 1/2雌ねじ
材質	RoHS対応
Material seals	PVC
Material housing	亜鉛メッキ鋼