


# 隔壁貫通クイックコネクタ SCK-PK-3

部品番号: 9420

FESTO

金属製

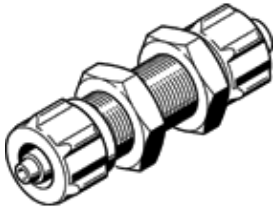

## データシート

特長	値
オリフィス径	2.4 mm
取付方向	任意
デザイン	Bulkhead
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 1	外径4mmのチューブ用 内径3mmバーブニップル用 ( ナット付 )
エア接続ポート 2	外径4mmのチューブ用 内径3mmバーブニップル用 ( ナット付 )
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material nut	亜鉛メッキ鋼
Material – connector	Anodised wrought aluminium alloy