


# 隔壁貫通クイックコネクタ

QCK-1/8-PK-4-B

部品番号: 9425

FESTO

雌ネジ、シールリング付

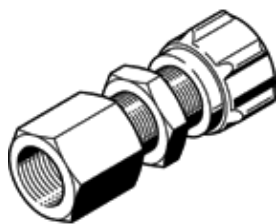

## データシート

特長	値
オリフィス径	3.4 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	Bulkhead
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	3.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
エア接続ポート 1	雌ネジG1/8
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用 内径4mmバーブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material nut	亜鉛メッキ鋼
Material - connector	Anodised wrought aluminium alloy