 



マフラ付絞り弁 GRU-1/2-B

部品番号: 9519

FESTO

サイレンサ内蔵のスピードコントローラ

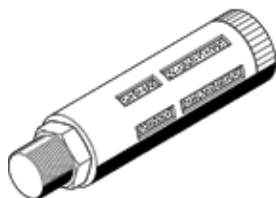

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	G1/2
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 4,000 l/min
周囲温度	-10 ... 70 °C
Material housing	アルミニウム
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 70 °C
質量	100 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	アルミダイカスト
材質	RoHS対応
Material adjusting screw	PA