


# ボールバルブ QH-1/4

部品番号: 9541

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.

負圧での使用可

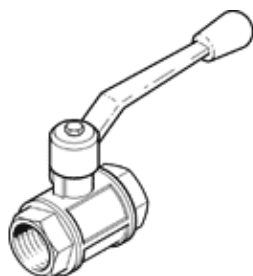

## データシート

特長	値
バルブ機能	2/2ピステープル
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
操作方法	手動操作
取付方法	ライン設備
標準流量	3,400 l/min
オリフィス径	12 mm
Material housing	真鍮
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 228-1
構造	ボールバルブ
プロセスバルブの呼び圧力	40
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体 他の流体については要問合せ
流体温度	-20 ... 150 °C
質量	180 g
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Material shaft	真鍮