


アダプタ

AD-3/8NPT-G3/8-I

部品番号: 9626

FESTO

片側雌ネジ、反対側雄ネジ

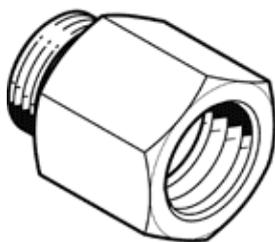

データシート

特長	値
オリフィス径	11.5 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	22 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	25 Nm
質量	25.98 g
エア接続ポート 1	NPT3/8雄ねじ
エア接続ポート 2	雌ネジG3/8
材質	RoHS対応
Material seals	PVC
Material housing	亜鉛メッキ鋼