


# インジケータ

## OH-10

部品番号: 9791

FESTO

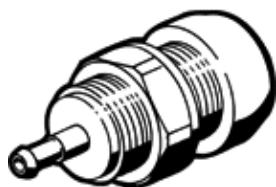

## データシート

特長	値
Operating pressure MPa	0.14 ... 0.8 MPa
使用圧力	1.4 ... 8 bar
Operating pressure	20.3 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	4 g
接続ポート径	バーブ形ニップル : PK-3
材質	RoHS対応