


Y-원터치 콘넥터 NPQP-Y-Q10-E

Part Number(&P): 132574

FESTO

단종 예정, 2013년까지 가능

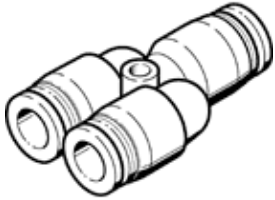

자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|------------------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 5.9 mm |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 |
| 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 22 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | 배관용, 10mm 외부 직경 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 배관용, 10mm 외부 직경 |
| 재질 사항 | PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | PP |
| 호스 클램핑 세그먼트 재질 자료 | 고합금 강철, 부식방지 |