


# 원터치 피팅 QS-1/8-5/32-U

Part Number(&P): 153601

FESTO

숫나사산 외부 육각형.  
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.  
단종 예정, 2011년까지만 가능.

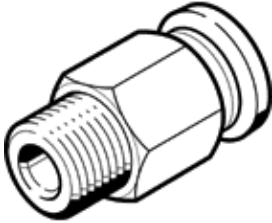

## 자료 시트

| 특징                 | 값                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 사이즈                | 표준                            |
| 공칭 사이즈             | 2.6 mm                        |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 코팅                            |
| 조립 위치              | 어디든                           |
| 컨테이너 사이즈           | 1                             |
| 디자인 구조             | Push/Pull 원리                  |
| 작동 압력              | -0.95 ... 10 bar              |
| 온도에 따른 작동압력        | -0.95 ... 10 bar              |
| 작동 매체              | 필터처리 압축공기<br>진공               |
| 부식 방지 등급 KBK       | 1                             |
| 주변 온도              | -10 ... 60 °C                 |
| 인증                 | Germanischer Lloyd            |
| 최대 죄임 토크           | 8 Nm                          |
| 공압 연결구             | NPT1/8-27<br>배관용, 5/32" 외부 직경 |
| 해제 링의 색상           | 회색                            |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                     |
| 하우징에 대한 재질 정보      | 황동<br>니켈 도금                   |
| 해제 링 재질 자료         | POM                           |
| 튜브 씰에 대한 재질 정보     | NBR                           |
| 호스 클램핑 세그먼트 재질 자료  | 고합금 강철, 부식방지                  |