


Y-원터치 피팅 QSY-1/4-3/16-U

Part Number(&P): 153738

FESTO

회전가능 360°, 슛나사산 외부 육각형.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2011년까지만 가능.

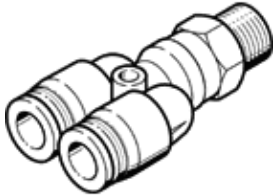

자료 시트

특징	값
사이즈	표준
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	필터처리 압축공기 진공
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	Germanischer Lloyd
최대 죄임 토크	14 Nm
출력의 수량	2
공급 라인의 수량	1
공압 연결구, 공급 라인	수 나사산 NPT1/4-18
공압 연결구, 출력	배관용, 3/16" 외부 직경
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PBT
해제 링 재질 자료	POM
튜브 씰에 대한 재질 정보	NBR
호스 클램핑 세그먼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지