


원터치 판넬용 콘넥터 QSS-3/8T-U

Part Number(&P): 153765

FESTO

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2011년까지만 가능.

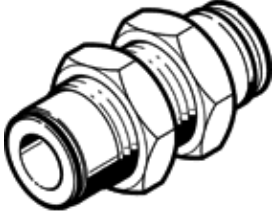

자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|--------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 6.7 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 컨테이너 사이즈 | 1 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| 작동 압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 필터처리 압축공기 진공 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 인증 | Germanischer Lloyd |
| 공압 연결구 | 배관용, 3/8" 외부 직경 |
| 해제 링의 색상 | 회색 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 황동 니켈 도금 |
| 해제 링 재질 자료 | POM |
| 튜브 씬에 대한 재질 정보 | NBR |
| 호스 클램핑 세그먼트 재질 자료 | 고합금 강철, 부식방지 |