


일방향 유량 조절 밸브 GRGZ-M5-PK-3-LF-C

Part Number(&P): 175061

FESTO

공급 공기 유량 조절 정밀 유량 조절 밸브.

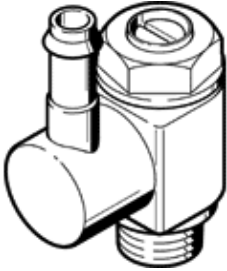

자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------------------|---|
| 밸브 기능 | 일방향 유량 조절 기능 |
| 공압 연결구, 포트 1 | PK-3 |
| 공압 연결구, 포트 2 | M5 |
| 조절 부품 | 슬롯형 헤드 볼트 |
| 마운팅 형태 | 나사산 |
| 정방향 표준 공칭 유량 | 48 l/min |
| 조절 방향 표준 공칭 유량 | 35 ... 58 l/min |
| 작동 압력 | 0.2 ... 10 bar |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 작동 매체 | 필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar | 80 l/min |
| 차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar | 60 ... 100 l/min |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 최대 죄임 토크 | 1.5 Nm |
| 제품 중량 | 7 g |
| 볼트 취부 못에 대한 재질 정보 | 니켈 도금 황동 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR |
| 조절 볼트 재질 자료 | 황동 |
| 회전 조인트 재질 자료 | 아연 다이캐스트 |