


# T-어댑터 FB-TA

Part Number: 18498

FESTO

밸브 및 밸브/센서 터미널에 필드 버스 연결용.

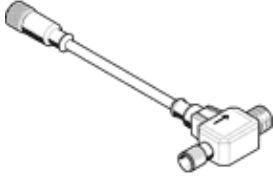

## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	$\leq 10 \text{ V}$
작동 전압 범위 DC	$\leq 30 \text{ V}$
허용 가능 전류 부하	4 A
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 ... 90 °C
제품 중량	37 g
전기 연결	플러그 / 소켓 M12x1 / M12x1 5-핀 / 5-핀
케이블 구조	2x0,25
케이블 직경	5 mm
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
하우징에 대한 재질 정보	PA
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 니켈 및 주석 도금