


콘넥터 블록 MHP1-PR4-3-PI

Part Number: 197213

FESTO

플러그 베이스 포함, 준-일렬 밸브 MHP1-...-PI용

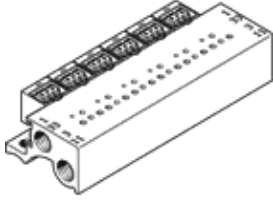

자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|----------------------------------|
| 최대 밸브 연수 | 4 |
| 작동 압력 | 0 ... 8 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 서브-베이스에 대한 마운팅 방법 | 관통 홀 포함 |
| 밸브에 대한 마운팅 방법 | 내부 (암) 나사산 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | M7 |
| 공압 연결구, 포트 3 | M7 |
| 연결 플레이트 소재 | 전조 알루미늄 합금 |