

 

핸드 슬라이드 밸브 W-3-1/4

Part Number: 2340
단종 예정 제품

초기상태 닫힘.

단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO

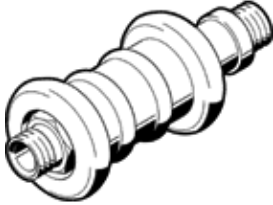

자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 bistable
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
액추에이터 형태	수동
마운팅 형태	라인 설치 나사산
표준 공칭 유량	1,000 l/min
공칭 사이즈	7 mm
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징에 대한 재질 정보	황동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
디자인 구조	슬리브 슬라이드
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 가능
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	20 N
제품 중량	110 g
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR