


벨로우즈 흡착컵 VASB-100-1/4-PUR

Part Number(&P): 35423

FESTO

씰링 링 OL 포함.

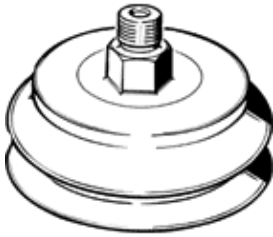

자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|-----------------------------|
| 공칭 사이즈 | 4 mm |
| 흡착컵 직경 | 100 mm |
| 유효 흡착 직경 | 85 mm |
| 디자인 구조 | 윗면에 진공 연결 원형, 벨로우즈 1.5 단 |
| 작동 매체 | 대기중 공기 |
| 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 70% 진공에서 분리력 | 397 N |
| 마운팅 나사산 | G1/4 |
| 흡착컵 마운팅 | G 1/4 |
| 진공 연결 | G1/4 |
| 지주 경도 | 62 |
| 볼트 취부 못에 대한 재질 정보 | 아연 다이캐스트 |
| 흡착컵에 대한 재질 정보 | TPE-U(PU) |