 



반-회전 드라이브 DRQD-25-180-YSRJ-A-AR-FW

Part Number(&P): 540463

FESTO

위치 감지용, 조절가능 충격완충기 및 유격보상 기어장착, 우측 공급 포트.

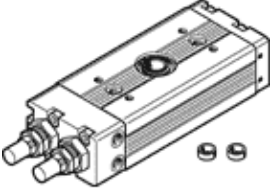

자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|--------------------------------|
| 사이즈 | 25 |
| 회전 각도 조절 범위 | -20 ... 6 deg |
| 회전 각도 | 0 ... 180 deg |
| 쿠션 | 충격 완충기, 가혹한 특성 곡선, 조절 가능 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 랙과 피니언 |
| 위치 감지 | 근접 센서용 |
| 작동 압력 | 2 ... 10 bar |
| 6 bar에서 최대 회전 주기 | 1.5 Hz |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 필터처리 압축공기 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 6 bar에서 토크 | 6.1 Nm |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 옵션 |
| 공압 연결구 | M5 |
| 재질 사항 | 동성분 및 PTFE 제거형 |
| 드라이브 샤프트에 대한 재질 정보 | 열-처리 강철 |
| 커버에 대한 재질 정보 | 알루미늄 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR TPE-U(PU) |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 알루미늄 |