


# 전원 공급 유니트 SVG-1/230VAC-24VDC-10A

Part Number(&P): 547868  
단종 예정 제품

FESTO

24 V DC 출력 전압 및 10 A 출력 전류.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

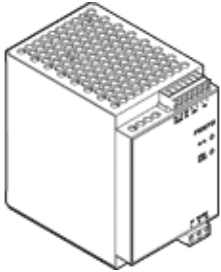

## 자료 시트

특징	값
폭	85 mm
높이	130 mm
길이	125 mm
조립 위치	자유 대류
1차 공급	단상
입력 전류	2,8 - 1,2 A
공칭 출력 전압 DC	24 V
공칭 출력 전류	10 A
입력 전압 범위 AC	100 ... 240 V
전력 중단 버퍼	50 ms
라인 주파수	45 ... 65 Hz
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
보관 온도	-40 ... 85 °C
상대 공기 습도	95%
보호 등급	IP20
주변 온도	-25 ... 70 °C
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
제품 중량	1,300 g
마운팅 형태	Top-hat 레일 포함
재질 사항	PWIS 물질 함유