
 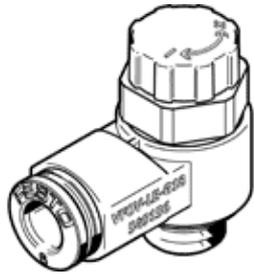


# 일방향 유량 조절 밸브 VFOV-LE-G18-Q4

Part Number(&P): 549155

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	QS-4
공압 연결구, 포트 2	G1/8
액추에이터 형태	수동
조절 부품	소켓 M12x1/4-핀
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	0 ... 260 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	130 ... 230 l/min
작동 압력	0.2 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
조립 위치	어디든
유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar	0 ... 325 l/min
차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar	300 ... 410 l/min
보관 온도	-10 ... 40 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	3 Nm
제품 중량	10 g
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
씰에 대한 재질 정보	NBR
재질 정보, 회전 손잡이	PA-강화
재질 정보, 중공 볼트	전조 알루미늄 합금 아노다이징
해제 링 재질 자료	POM
회전 조인트 재질 자료	PA-강화