


가산 카운터
CCES-P-C8-E
 Part Number: 549403

FESTO

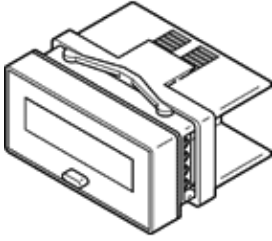

자료 시트

특징	값
디자인 구조	개별 선 직경: 최대 1.6 mm
Reset 형태	수동 작동
디스플레이	8 그레이 스케일
최대 카운팅 율	7.5 kHz
최대 카운팅 율 감소	30 Hz
최소 펄스 길이, 드라이브 유니트	15 ms
최소 펄스 길이, 복귀	15 ms
상위 셋포인트 값 DC	5 ... 30 V
전원 공급	10 mm 거리에서 광 스폿 직경 0.7mm
하위 셋포인트 값 DC	< 0.7 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	30 g
클락 펄스 입력 세팅	IEC 61131-3에 따름
클락 펄스 입력 (입력)	정밀
마운팅 형태	전면 판넬 설치
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PC