


병렬 키트
EAMM-U-A19-40A
Part Number(&P): 559785

FESTO

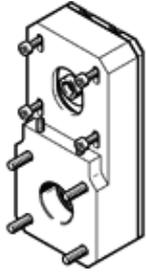

자료 시트

특징	값
사이즈	19
조립 위치	어디든
최대 속도	6,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
관성 질량 모멘트	2.868 kgmm ²
무 부하 토크	0.05 Nm
이송 가능 토크	1 Nm
제품 중량	270 g
재질 사항	RoHS 에 승인