 



수직 압력 공급 플레이트 VABF-L1-P3A3-G18

Part Number: 574593

FESTO

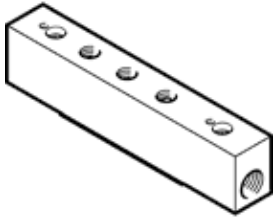

자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|---------------------------------------|
| 격자 치수 | 16 mm |
| 최대 밸브 연수 | 1 |
| 작동 압력 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 인증 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 최대 죄임 토크, 밸브 마운팅 | 0.65 Nm |
| 제품 중량 | 350 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 플레이트 소재 | 전조 알루미늄 합금 |