 



# Amortizatorius YSR-25-40

Gaminio numeris: 10870

FESTO

Valdomi, keičiami

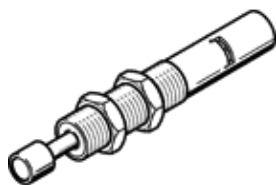

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	40 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,4 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stūmimo veiksmas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	40 mm
Maks. stabdymo jėga	4.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	160 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	293.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,8 J
Numetimo jėga	30 N
Produkto svoris	860 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Plienas Galvanizuota
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas