


## T įkišama detalė QSMT-B-M3-4-20

Gaminio numeris: 130904  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu  
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės  
alternatyvos kataloge

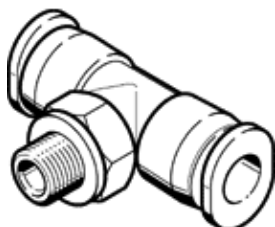

### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	1,3 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	20
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Maksimalus priveržimo momentas	0,7 Nm
Produkto svoris	3,9 g
Išėjimų skaičius	2
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 4mm išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis