 



Srauto reguliavimas/slopintuvas VFFK-C-K-M5-P

Gaminio numeris: 133140

FESTO

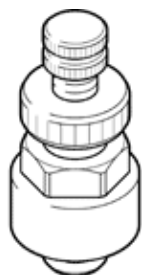

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Srauto reguliavimo-slopintuvo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standard flow rate 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 ... 80 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	1,4 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	4,3 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Nikeliuotas varis