 



# Srauto reguliavimas/slopintuvas VFFK-C-K-R14-P

Gaminio numeris: 133143

FESTO

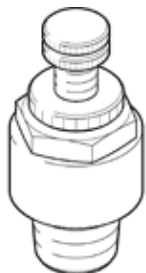

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Srauto reguliavimo-slopintuvo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	R1/4
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 420 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Sandarinimo tipas ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	25 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material adjusting screw	Nikeliuotas varis