

 

# Slėgio regulatorius LRMA-QS-8

Gaminio numeris: 153497  
Nebetiekiamas produktas

Su manometru.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.

FESTO

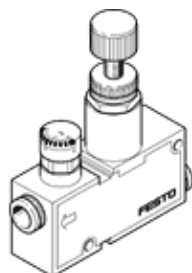

## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė  |
|---------------------------------------|--|
| Valdiklio funkcija                    | Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu                               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | QS-8   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | QS-8   |
| Montavimo tipas                       | Su kiauryme  |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 124 l/min  |
| Iėjimo slėgis 1                       | 0 ... 9 bar  |
| Aplinkos temperatūra                  | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                      | PBT-sustiprintas   |
| Darbinė terpė                         | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| Vykdiklio užraktas                    | Sraigtinis varžtas su užfiksuojama veržle                                  |
| Montavimo pozicija                    | Bet koks   |
| Konstrukcija                          | tiesiogiai valdomas stūmoklio regulatorius su uždaru suslėgto oro padavimu |
| Manometras                            | su manometru   |
| Slėgio valdymo diapazonas             | 1 ... 8 bar  |
| Produkto svoris                       | 68 g   |
| Material of threaded plug             | Žalvaris<br>Nikeliuota   |
| Material of threaded seal             | PTFE   |