


Tiesinė pavara DGPL-2 1/2"- -PPV-A-KF-B

Gaminio numeris: 162945


FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

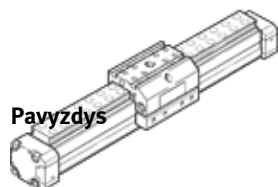

Pavyzdys

 

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	10 ... 3.000 mm
Stūmoklio diametras	2 1/2"
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Darbinis slėgis	1,5 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	30 mm
Pneumatinis pajungimas	NPT3/8-18