


Vienkryptis droselis GRLA-1/8-PK-3-B-CT

Gaminio numeris: 165655

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.

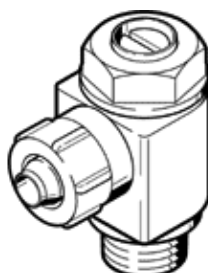

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-13 su įmaunama varžle
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	110 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	100 ... 110 l/min
Darbinis slėgis	0,3 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm
Leidimas	Germanischer Lloyd
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0 bar	162 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0 bar	120 ... 140 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	6 Nm
Produkto svoris	22 g
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Aliuminio liejinys
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota