


Vienkryptis droselis GRGA-M5-PK-3-LF-C

Gaminio numeris: 175059

FESTO

Išmetamo oro valdymas su preciziniu srauto reguliavimo vožtuvu.

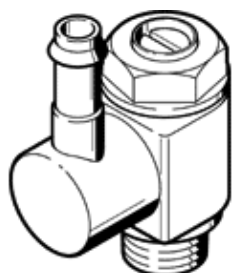

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	40 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	42 ... 63 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0 bar	80 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0 bar	85 ... 125 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	7 g
Informacija apie smeigę	Nikeliuota Žalvaris
Informacija apie sandariklius	NBR
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota