


# Paskirstytojas QSQ-1/4T-3/16-U

Gaminio numeris: 190609

FESTO

Pasukamas 360° kampu, 4 lizdai

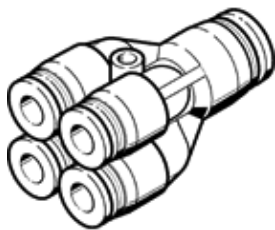

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	2,8 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Dėžės dydis	1
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	20,5 g
Išėjimų skaičius	4
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 3/16" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis