


# Tarpinė pozicija BM-HMPL-16- -

Gaminio numeris: 193021

FESTO

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.

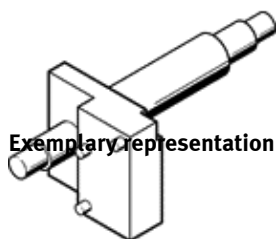

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Eiga	1 ... 159 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Smūgių slopintuvo tipas	YSRWJ
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Kartojimo tikslumas	+/-0,02 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	415 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	483 N
Judanti masė	190 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	24 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	510 g