 



Oro paruošimo blokas FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI

Gaminio numeris: 194981

FESTO

S-serijos filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, su užraktu.

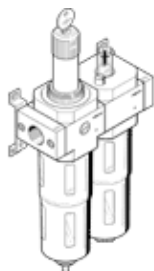

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtru regulatorius be manometro proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	G1/4" paruošta
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Jėjimo slėgis 1	1 ... 16 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,4 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	3.600 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2.880 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota
Informacija apie kolbą	PC