 



Oro paruošimo blokas FRCS-1-D-5M-DI-MAXI-A

Gaminio numeris: 195004

FESTO

S-serijos filtro/reguliatoriaus ir tepimo taško kombinacija, su užraktu.

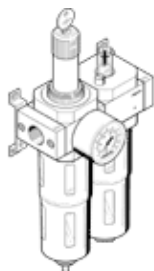

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Filtru regulatorius su manometru proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Jėjimo slėgis 1	1,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,4 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	3.800 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2.950 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota
Informacija apie kolbą	PC