


Pajungimo kabelis KMYZ-7-24-10-LED-PUR

Gaminio numeris: 196070

FESTO

highly flexible, with integrated holding current reduction, for valve terminals CPV.

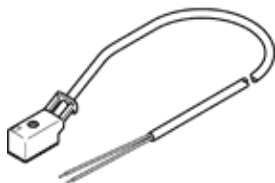

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Papildomos funkcijos	Laikymo srovės sumažėjimas
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Suspaudimo momentas	0,25 Nm
Produkto svoris	170 g
Elektrinis pajungimas	kampinė jungtis / Kabelis Kvadratinė forma/ atviri galai 2-kojelės / 2-laidai
Kabelio struktūra	2x0,25
Kabelio skersmuo	3,4 mm
Kabelio ilgis	10 m
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su išsitraukiančiu varžtu
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronzinis