


Koto apkaba SG-M6

Gaminio numeris: 3110

★ Kernprogramm

Su šešiakampe veržle, sukimo cilindro tvirtinimui (koto pusė) DIN ISO 8140.

FESTO

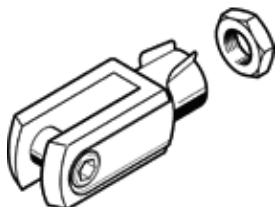

Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------------|--------------------------|
| Dydis | M6 |
| Atitinka standartus | DIN 71752 ISO 8140 |
| Srieginis prijungimas | Vidinis sriegis M6 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1 |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 150 °C |
| Produkto svoris | 22 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material mounting pin | Plienas Galvanizuota |
| Material clevis | Plienas Galvanizuota |
| Material nut | Plienas Galvanizuota |