


Kolektoriaus blokas MHA2-PR4-5-M5

Gaminio numeris: 525128

FESTO

Grupinio skirstytuvų montavimo blokui MHA2-...-HC/TC

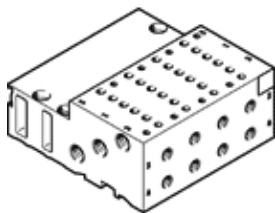

Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------------|
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 4 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkto svoris | 340 g |
| Plokštės montavimo būdas | Su kiauryme su bėgelio |
| Skirstytuvo montavimo būdas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | M7 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | M7 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | M7 |
| Material of connecting plate | Aliuminio liejinys |