


Jungtis su kabeliu KMH-D-0,5

Gaminio numeris: 527396

FESTO

Skirstytuvų salai CPA-SC.

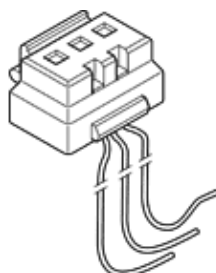

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Gnybtas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	6 g
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas 3-poliai
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	60 V
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio skersmuo	1,3 mm
Kabelio struktūra	3x0,14
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	Pin 1 = juodas Pin 2 = mėlynas Pin 3 = raudonas
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-40 ... 105 °C
Informacija	atitinka RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Bronzinis Galvanizuota