

# Slėgio reguliatorius - baterija LRB-3/8-D-O-K4-MINI

 

Gaminio numeris: 528987

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su prijungimų komplektu, pagrindu ir tvirtinimo plokštėmis, blokas su 2, 3, 4 ar 5 slėgio reguliatoriais, be manometro

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

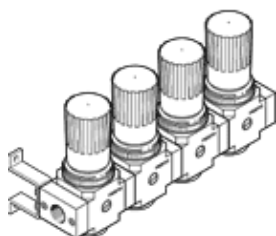

## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė   |
|---------------------------------------|---|
| Dydis                                 | Mini  |
| Serijos                               | D   |
| Vykdklio užraktas                     | Pasukama rankenėlė su užraktu   |
| Montavimo pozicija                    | Bet koks  |
| Konstrukcija                          | tiesiogiai valdomas diafragmos reguliatorius su uždaru suslėgto oro padavimu    |
| Valdiklio funkcija                    | Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu |
| Manometras                            | Prepared for G1/8   |
| Darbinis slėgis                       | 1 ... 16 bar  |
| Slėgio valdymo diapazonas             | 0,5 ... 12 bar  |
| Maksimali slėgio histerezė            | 0,2 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.600 l/min   |
| Darbinė terpė                         | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Oro švarumo klasė išėjime             | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Terpės temperatūra                    | -10 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra                  | -10 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                       | 1.480 g   |
| Montavimo tipas                       | su priedais   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | G3/8  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | G1/4  |
| Material of connecting plate          | Cinkuota  |
| Material control panel                | PA  |
| Material seals                        | NBR   |
| Material housing                      | Cinkuota  |