


Greito jungimo lizdas KDS6-3/8-I

Gaminio numeris: 531651
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Užsidarantis, saugiam sukabinimui pagal ISO 4414

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge

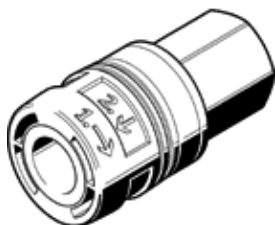

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7,2 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,5 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.733 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	BIA TÜV
Nominalus užveržimo momentas	21,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	115 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G3/8
Informacija	atitinka RoHS