


Sujungimo kolektorius VABM-B6-E-G14-4

Gaminio numeris: 537501

FESTO

VUVB magnetiniam skirstytuvam.

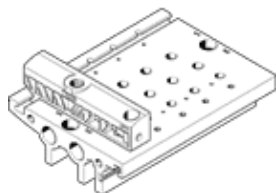

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	21 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Maksimalus užveržimo momentas, montavimo H formos bėgelis	1,5 Nm
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	2 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	5 Nm
Produkto svoris	400 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie medžiaga, pajungimo plokštė	Aliuminio liejinys