


# Sujungimo kolektorius VABM-B6-E-G14-8

Gaminio numeris: 537503

FESTO

VUVB magnetiniam skirstytuvam.

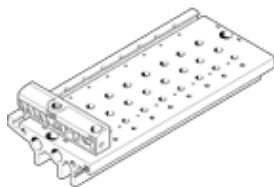

## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė                            |
|---|------------------------------------|
| Tinklelio matmuo  | 21 mm                              |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius                  | 8                                  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                             | 2                                  |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimo H formos bėgelis | 1,5 Nm                             |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas          | 2 Nm                               |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos     | 5 Nm                               |
| Produkto svoris   | 670 g                              |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14                       | G1/8                               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                          | G1/4                               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3                          | G1/4                               |
| Informacija   | Be vario ir PTFE.<br>atitinka RoHS |
| Informacija apie medžiaga, pajungimo plokštė              | Aliuminio liejinys                 |